

ミスミ

モータ電源ケーブル



結線・緑色ページ 1013

部材ページ 645

指定長(m)	~0.9	1~4	4.1~30
公差	+20mm	+50mm	+指定長の3%

※指定長の公差は上記の通りになります。

ココが特長

長さ指定ができるモータ電源ケーブルです!

- アンギュルタイプが好評!
- オプション・カスタム加工を利用することで、「アンブ側シース剥き長さ」、「アース線長さ」、「アース端子サイズ」、「ラベル文字」が指定できます。
- ▶958ページ

注意

- ・使用部材については、「三菱電機(株)：MR-J2□Aサーボアンブ技術資料集」掲載の推奨部材を使用しております。(一部相当品使用)
- ・ケーブル長は30mまでとなります。
- ・*1のケーブルはプレーキケーブルのみになりますので、電線ケーブルと合わせてご使用ください。
- ・シールド付ケーブル(C・D)を選定された場合、シールド処理(アース線)はアンブ側のみとなります。
- ・SVPM-J2H2C(B)のみ、両端アース処理になります。

ACサーボ モータ電源 モータプレーキ 中継 ロボット

2 日日出荷

急 ストック A

巻末-9 翌日出荷 ¥500/本 5本まで

RoHS

お値引き	
1~9本	通常単価
10~49本	5%
50~99本	10%
100~299本	15%

価格表に記載の「基本単価」と「ケーブル単価×必要メートル数」を足した料金が通常単価になります。
※有料追加加工がある場合は、通常単価に追加加工料金を足した料金になります。

基本単価 + ケーブル料金(ケーブル単価×必要m数) = 通常単価



注文例


型番	SVPM-J2HC1
----	------------

ケーブルタイプ	C
---------	---

指定長 (m) : 0.2~30	1.5
------------------	-----

無料追加加工・カスタムNo.は型番末尾にお付けください

直結用(両端加工済みタイプ)

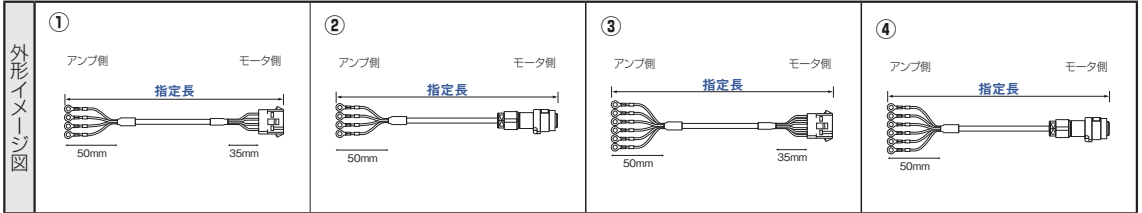

※ケーブルの長さは0.1m単位で指定可 1本単位

対応アンブ	対応モータ	外形イメージ	型番	ケーブルタイプ	¥通常単価				
					基本単価	ケーブル単価/m			
					Aケーブル	Bケーブル	Cケーブル	Dケーブル	
MR-J2S-□ (電源用)	KFS13~73,053,46,410 MFS13~73,053 UFS13~73	① 直結用	SVPM-J2HC1	A (固定用) 0.2~30m	840	420	760	760	1,300
	SFS52,53,UFS72	② 直結用	SVPM-J2HC2		8,930	420	760		
	SFS81,102,103		SVPM-J2HC3		8,950	610	950	920	1,640
	SFS121,201,202,203	④ 直結用	SVPM-J2HC4	11,960	740	1,280			
	SFS152,153 RFS103,153,UFS152		SVPM-J2HC5	9,010	740	1,280	1,360	2,060	
	SFS301,352,353,502 UFS202,352,502 LFS302 RFS353,503		SVPM-J2HC6	12,190	1,140	1,600	1,700	2,690	
	RFS203		SVPM-J2HC7	8,840	430	760			
MR-J2S-□ (プレーキ用)	KFS13B~73B,053B MFS13B~73B,053B UFS13B~73B	③ 直結用	SVPM-J2HC1B	C (固定用) シールド付 0.2~30m	720	590	1,200	960	1,850
	SFS52B,53B,UFS72B	SVPM-J2HC2B	9,160		590	1,200	940	1,830	
	SFS81B,102B,103B	④ 直結用	SVPM-J2HC3B	9,220	720	1,600	1,050	2,460	
	SFS121B,201B,202B,203B	④ 直結用*1	SVPM-J2HC4B	4,160	390	650			
	SFS152B,153B,RFS103B,UFS152B	④ 直結用	SVPM-J2HC5B	9,420	1,160	2,170			
	SFS301B,352B,353B,502B UFS202B,352B,502B LFS302B	④ 直結用*1	SVPM-J2HC6B	4,290	390	650			
	RFS203B	④ 直結用	SVPM-J2HC7B	9,130	590	1,200		1,830	
	RFS353B,503B	④ 直結用	SVPM-J2HC8B	10,980	590	1,200			

ミスミ VONA 配線部品


検索

WEBなら9,700シリーズ以上掲載。取扱拡大中!!

- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

現場加工用(片端切り落としタイプ)

価格計算方法 ①615

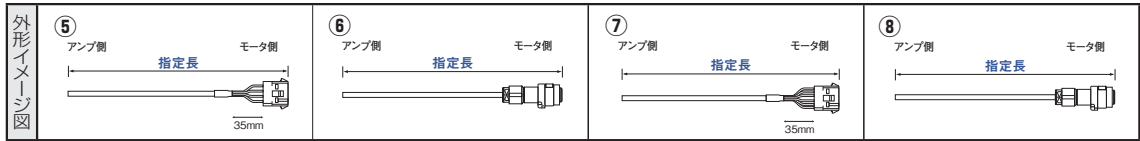


※ケーブルの長さは0.1m単位で指定可 1本単位

対応アンプ	対応モータ	外形イメージ図参照	型番	ケーブルタイプ	基本単価	¥通常単価 ケーブル単価/m			
						Aケーブル	Bケーブル	Cケーブル	Dケーブル
MR-J2S-□ (電源用)	KFS13~73,053,46,410 MFS13~73,053 UFS13~73	⑤ 中継用片端	SVPM-J2HC1-HM	A (固定用) 0.2~30m	660	420	760	760	1,300
	SFS52,53,UFS72	⑥ 中継用片端	SVPM-J2HC2-HM		8,680	420	760		
	SFS81,102,103	⑥ 中継用片端	SVPM-J2HC3-HM	8,650	610	950	920	1,640	
	SFS121,201,202,203	⑥ 中継用片端	SVPM-J2HC4-HM	11,610	740	1,280			
	SFS152,153 RFS103,153,UFS152	⑥ 中継用片端	SVPM-J2HC5-HM	8,750	740	1,280	1,360	2,060	
	SFS301,352,353,502 UFS202, 352,502 LFS302 RFS353,503	⑥ 中継用片端	SVPM-J2HC6-HM	11,820	1,140	1,660	1,700	2,690	
	RFS203	⑥ 中継用片端	SVPM-J2HC7-HM	8,500	420	760			
MR-J2S-□ (ブレーキ用)	KFS13B~73B,053B MFS13B~73B,053B UFS13B~73B	⑦ 中継用片端	SVPM-J2HC1B-HM	C シールド付 (固定用) 0.2~30m	600	590	1,200	960	1,850
	SFS52B,53B,UFS72B	⑧ 中継用片端	SVPM-J2HC2B-HM		8,750	590	1,200	940	1,830
	SFS81B,102B,103B	⑧ 中継用片端	SVPM-J2HC3B-HM	8,840	720	1,600	1,050	2,460	
	SFS121B,201B,202B,203B	⑧ 中継用片端 *1	SVPM-J2HC4B-HM	3,940	390	650			
	SFS152B,153B,RFS103B UFS152B	⑧ 中継用片端	SVPM-J2HC5B-HM	9,010	1,160	2,170			
	SFS301B,352B,353B,502B UFS202B,352B,502B LFS302B	⑧ 中継用片端 *1	SVPM-J2HC6B-HM	4,100	390	650			
	RFS203B	⑧ 中継用片端	SVPM-J2HC7B-HM	8,710	590	1,200		1,830	
	RFS353B,503B	⑧ 中継用片端	SVPM-J2HC8B-HM	10,020	590	1,200			

省スペース用(アングルタイプ)

価格計算方法 ①615

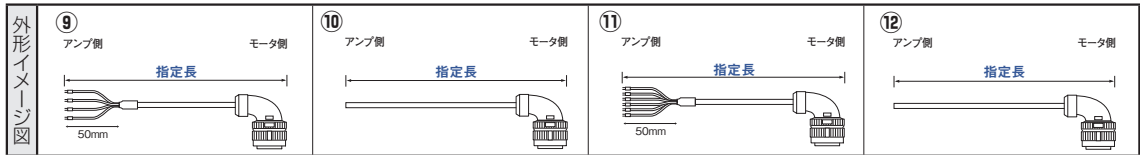

※ケーブルの長さは0.1m単位で指定可 1本単位

対応アンプ	対応モータ	外形イメージ図参照	型番	ケーブルタイプ	基本単価	¥通常単価 ケーブル単価/m			
						Aケーブル	Bケーブル	Cケーブル	Dケーブル
MR-J2S-□ (電源用)	SFS52,53,UFS72	⑨ 直結用	SVPM-J2HC2AL	A (固定用) 0.2~30m	9,930	420	760		
	SFS81,102,103	⑨ 直結用	SVPM-J2HC3AL		9,950	610	950	920	1,300
	SFS121,201,202,203	⑨ 直結用	SVPM-J2HC4AL	11,930	740	1,280			
	SFS152,153 RFS103,153,UFS152	⑨ 直結用	SVPM-J2HC5AL	10,000	740	1,280	1,360	2,060	
	SFS301,352,353,502 UFS202, 352,502 LFS302 RFS353,503	⑨ 直結用	SVPM-J2HC6AL	12,170	1,140	1,660	1,700	2,690	
	RFS203	⑨ 直結用	SVPM-J2HC7AL	9,830	420	760			
	SFS52B,53B,UFS72B	⑩ 直結用	SVPM-J2HC2BAL	10,210	590	1,200	940	1,830	
MR-J2S-□ (ブレーキ用)	SFS81B,102B,103B	⑩ 直結用	SVPM-J2HC3BAL	C シールド付 (固定用) 0.2~30m	10,210	720	1,600	1,050	2,460
	SFS121B,201B,202B,203B	⑩ 直結用 *1	SVPM-J2HC4BAL		6,700	390	650		
	SFS152B,153B,RFS103B UFS152B	⑩ 直結用	SVPM-J2HC5BAL	10,410	1,160	2,170			
	SFS301B,352B,353B,502B UFS202B,352B,502B LFS302B	⑩ 直結用 *1	SVPM-J2HC6BAL	6,830	390	650			
	RFS203B	⑩ 直結用	SVPM-J2HC7BAL	10,120	590	1,200		1,830	
	RFS353B,503B	⑩ 直結用	SVPM-J2HC8BAL	11,530	590	1,200			

片側切り落とし

※ケーブルの長さは0.1m単位で指定可 1本単位

対応アンプ	対応モータ	外形イメージ図参照	型番	ケーブルタイプ	基本単価	¥通常単価 ケーブル単価/m			
						Aケーブル	Bケーブル	Cケーブル	Dケーブル
MR-J2S-□ (電源用)	SFS52,53,UFS72	⑩ 中継用片端	SVPM-J2HC2AL-HM	A (固定用) 0.2~30m	9,670	420	760		
	SFS81,102,103	⑩ 中継用片端	SVPM-J2HC3AL-HM		9,650	610	950	920	1,300
	SFS121,201,202,203	⑩ 中継用片端	SVPM-J2HC4AL-HM	11,590	740	1,280			
	SFS152,153 RFS103,153,UFS152	⑩ 中継用片端	SVPM-J2HC5AL-HM	10,000	740	1,280	1,360	2,060	
	SFS301,352,353,502 UFS202, 352,502 LFS302 RFS353,503	⑩ 中継用片端	SVPM-J2HC6AL-HM	11,790	1,140	1,660	1,700	2,690	
	RFS203	⑩ 中継用片端	SVPM-J2HC7AL-HM	9,500	420	760			
	SFS52B,53B,UFS72B	⑫ 中継用片端	SVPM-J2HC2BAL-HM	9,740	590	1,200	940	1,830	
MR-J2S-□ (ブレーキ用)	SFS81B,102B,103B	⑫ 中継用片端	SVPM-J2HC3BAL-HM	C シールド付 (固定用) 0.2~30m	9,830	720	1,600	1,050	2,460
	SFS121B,201B,202B,203B	⑫ 中継用片端 *1	SVPM-J2HC4BAL-HM		6,480	390	650		
	SFS152B,153B,RFS103B UFS152B	⑫ 中継用片端	SVPM-J2HC5BAL-HM	10,000	1,160	2,170			
	SFS301B,352B,353B,502B UFS202B,352B,502B LFS302B	⑫ 中継用片端 *1	SVPM-J2HC6BAL-HM	6,640	390	650			
	RFS203B	⑫ 中継用片端	SVPM-J2HC7BAL-HM	9,710	590	1,200		1,830	
	RFS353B,503B	⑫ 中継用片端	SVPM-J2HC8BAL-HM	10,510	590	1,200			

- 三菱電機 SSCNET III
- 三菱電機 J4W/J3W
- 三菱電機 J4/J3/JN
- 三菱電機 J2S/J2

- 安川電機 5V
- キーエンスSV
- パナソニック MINAS A5

- オムロン OMNUC G5
- オムロン OMNUC W
- 日本電産 サンヨー S-FLAG
- ACサーボモータ 制御信号用変換

三菱電機(株) J2シリーズ用ケーブル

▼ モータ電源ケーブル 結線図

SVPM-J2HC1		SVPM-J2HC2		SVPM-J2HC3		SVPM-J2HC4		SVPM-J2HC5																																																																																																																																			
商品ページ0615		商品ページ0615		商品ページ0615		商品ページ0615		商品ページ0615																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">ケーブルタイプ</th> </tr> <tr> <th>ピン番号</th> <th>信号</th> <th>A・B</th> <th>C・D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>U</td> <td>赤</td> <td>黒/1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>V</td> <td>白</td> <td>黒/2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>W</td> <td>青</td> <td>黒/3</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>FG</td> <td>YG</td> <td>YG</td> </tr> </tbody> </table>		ケーブルタイプ				ピン番号	信号	A・B	C・D	1	U	赤	黒/1	2	V	白	黒/2	3	W	青	黒/3	4	FG	YG	YG	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">A・Bケーブル</th> </tr> <tr> <th>ピン</th> <th>信号</th> <th>線色</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>U</td> <td>赤</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>V</td> <td>白</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>W</td> <td>青</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>FG</td> <td>YG</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		A・Bケーブル			ピン	信号	線色	A	U	赤	B	V	白	C	W	青	D	FG	YG	E	-	-	F	-	-	G	-	-	H	-	-	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">ケーブルタイプ</th> </tr> <tr> <th>ピン</th> <th>信号</th> <th>A・B</th> <th>C・D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>U</td> <td>赤</td> <td>黒/1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>V</td> <td>白</td> <td>黒/2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>W</td> <td>青</td> <td>黒/3</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>FG</td> <td>YG</td> <td>YG</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>FG</td> <td>YG</td> <td>YG</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		ケーブルタイプ				ピン	信号	A・B	C・D	1	U	赤	黒/1	2	V	白	黒/2	3	W	青	黒/3	4	FG	YG	YG	D	FG	YG	YG	E	-	-	-	F	-	-	-	G	-	-	-	H	-	-	-	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">A・Bケーブル</th> </tr> <tr> <th>ピン</th> <th>信号</th> <th>線色</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>U</td> <td>赤</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>V</td> <td>白</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>W</td> <td>青</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>FG</td> <td>YG</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		A・Bケーブル			ピン	信号	線色	A	U	赤	B	V	白	C	W	青	D	FG	YG	E	-	-	F	-	-	G	-	-	H	-	-				
ケーブルタイプ																																																																																																																																											
ピン番号	信号	A・B	C・D																																																																																																																																								
1	U	赤	黒/1																																																																																																																																								
2	V	白	黒/2																																																																																																																																								
3	W	青	黒/3																																																																																																																																								
4	FG	YG	YG																																																																																																																																								
A・Bケーブル																																																																																																																																											
ピン	信号	線色																																																																																																																																									
A	U	赤																																																																																																																																									
B	V	白																																																																																																																																									
C	W	青																																																																																																																																									
D	FG	YG																																																																																																																																									
E	-	-																																																																																																																																									
F	-	-																																																																																																																																									
G	-	-																																																																																																																																									
H	-	-																																																																																																																																									
ケーブルタイプ																																																																																																																																											
ピン	信号	A・B	C・D																																																																																																																																								
1	U	赤	黒/1																																																																																																																																								
2	V	白	黒/2																																																																																																																																								
3	W	青	黒/3																																																																																																																																								
4	FG	YG	YG																																																																																																																																								
D	FG	YG	YG																																																																																																																																								
E	-	-	-																																																																																																																																								
F	-	-	-																																																																																																																																								
G	-	-	-																																																																																																																																								
H	-	-	-																																																																																																																																								
A・Bケーブル																																																																																																																																											
ピン	信号	線色																																																																																																																																									
A	U	赤																																																																																																																																									
B	V	白																																																																																																																																									
C	W	青																																																																																																																																									
D	FG	YG																																																																																																																																									
E	-	-																																																																																																																																									
F	-	-																																																																																																																																									
G	-	-																																																																																																																																									
H	-	-																																																																																																																																									
※機器側嵌合面から見た図		※機器側嵌合面から見た図		※機器側嵌合面から見た図		※機器側嵌合面から見た図		※機器側嵌合面から見た図																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">ケーブルタイプ</th> </tr> <tr> <th>ピン</th> <th>信号</th> <th>A・B</th> <th>C・D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>U</td> <td>赤</td> <td>黒/1</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>V</td> <td>白</td> <td>黒/2</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>W</td> <td>青</td> <td>黒/3</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>FG</td> <td>YG</td> <td>YG</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		ケーブルタイプ				ピン	信号	A・B	C・D	A	U	赤	黒/1	B	V	白	黒/2	C	W	青	黒/3	D	FG	YG	YG	E	-	-	-	F	-	-	-	G	-	-	-	H	-	-	-	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">A・Bケーブル</th> </tr> <tr> <th>ピン</th> <th>信号</th> <th>線色</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>U</td> <td>赤</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>V</td> <td>白</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>W</td> <td>青</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>FG</td> <td>YG</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		A・Bケーブル			ピン	信号	線色	A	U	赤	B	V	白	C	W	青	D	FG	YG	E	-	-	F	-	-	G	-	-	H	-	-	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">ケーブルタイプ</th> </tr> <tr> <th>ピン</th> <th>信号</th> <th>A・B</th> <th>C・D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>U</td> <td>赤</td> <td>黒/1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>V</td> <td>白</td> <td>黒/2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>W</td> <td>青</td> <td>黒/3</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>FG</td> <td>YG</td> <td>YG</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>B1</td> <td>黒</td> <td>黒/4</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>B2</td> <td>黒</td> <td>黒/5</td> </tr> </tbody> </table>		ケーブルタイプ				ピン	信号	A・B	C・D	1	U	赤	黒/1	2	V	白	黒/2	3	W	青	黒/3	4	FG	YG	YG	5	B1	黒	黒/4	6	B2	黒	黒/5	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">A・Bケーブル</th> </tr> <tr> <th>ピン</th> <th>信号</th> <th>線色</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>U</td> <td>赤</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>V</td> <td>白</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>W</td> <td>青</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>FG</td> <td>YG</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>B1</td> <td>黒</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>B2</td> <td>黒</td> </tr> </tbody> </table>		A・Bケーブル			ピン	信号	線色	A	U	赤	B	V	白	C	W	青	D	FG	YG	E	-	-	F	-	-	G	B1	黒	H	B2	黒
ケーブルタイプ																																																																																																																																											
ピン	信号	A・B	C・D																																																																																																																																								
A	U	赤	黒/1																																																																																																																																								
B	V	白	黒/2																																																																																																																																								
C	W	青	黒/3																																																																																																																																								
D	FG	YG	YG																																																																																																																																								
E	-	-	-																																																																																																																																								
F	-	-	-																																																																																																																																								
G	-	-	-																																																																																																																																								
H	-	-	-																																																																																																																																								
A・Bケーブル																																																																																																																																											
ピン	信号	線色																																																																																																																																									
A	U	赤																																																																																																																																									
B	V	白																																																																																																																																									
C	W	青																																																																																																																																									
D	FG	YG																																																																																																																																									
E	-	-																																																																																																																																									
F	-	-																																																																																																																																									
G	-	-																																																																																																																																									
H	-	-																																																																																																																																									
ケーブルタイプ																																																																																																																																											
ピン	信号	A・B	C・D																																																																																																																																								
1	U	赤	黒/1																																																																																																																																								
2	V	白	黒/2																																																																																																																																								
3	W	青	黒/3																																																																																																																																								
4	FG	YG	YG																																																																																																																																								
5	B1	黒	黒/4																																																																																																																																								
6	B2	黒	黒/5																																																																																																																																								
A・Bケーブル																																																																																																																																											
ピン	信号	線色																																																																																																																																									
A	U	赤																																																																																																																																									
B	V	白																																																																																																																																									
C	W	青																																																																																																																																									
D	FG	YG																																																																																																																																									
E	-	-																																																																																																																																									
F	-	-																																																																																																																																									
G	B1	黒																																																																																																																																									
H	B2	黒																																																																																																																																									
※機器側嵌合面から見た図		※機器側嵌合面から見た図		※機器側嵌合面から見た図		※機器側嵌合面から見た図		※機器側嵌合面から見た図																																																																																																																																			
				※B1・B2の極性はありませぬ		※B1・B2の極性はありませぬ		※B1・B2の極性はありませぬ																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">A・Bケーブル</th> </tr> <tr> <th>ピン</th> <th>信号</th> <th>線色</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>B1</td> <td>黒</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>B2</td> <td>黒</td> </tr> </tbody> </table>		A・Bケーブル			ピン	信号	線色	A	B1	黒	B	B2	黒	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">A・Bケーブル</th> </tr> <tr> <th>ピン</th> <th>信号</th> <th>線色</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>U</td> <td>赤</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>V</td> <td>白</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>W</td> <td>青</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>FG</td> <td>YG</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>B1</td> <td>黒</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>B2</td> <td>黒</td> </tr> </tbody> </table>		A・Bケーブル			ピン	信号	線色	A	U	赤	B	V	白	C	W	青	D	FG	YG	E	-	-	F	-	-	G	B1	黒	H	B2	黒	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">A・Bケーブル</th> </tr> <tr> <th>ピン</th> <th>信号</th> <th>線色</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>B1</td> <td>黒</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>B2</td> <td>黒</td> </tr> </tbody> </table>		A・Bケーブル			ピン	信号	線色	A	B1	黒	B	B2	黒	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">ケーブルタイプ</th> </tr> <tr> <th>ピン</th> <th>信号</th> <th>A・B</th> <th>C・D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>U</td> <td>赤</td> <td>黒/1</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>V</td> <td>白</td> <td>黒/2</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>W</td> <td>青</td> <td>黒/3</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>FG</td> <td>YG</td> <td>YG</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>B1</td> <td>黒</td> <td>黒/4</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>B2</td> <td>黒</td> <td>黒/5</td> </tr> </tbody> </table>		ケーブルタイプ				ピン	信号	A・B	C・D	A	U	赤	黒/1	B	V	白	黒/2	C	W	青	黒/3	D	FG	YG	YG	E	-	-	-	F	-	-	-	G	B1	黒	黒/4	H	B2	黒	黒/5	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">A・Bケーブル</th> </tr> <tr> <th>ピン</th> <th>信号</th> <th>線色</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>U</td> <td>赤</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>V</td> <td>白</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>W</td> <td>青</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>FG</td> <td>YG</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>B1</td> <td>黒</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>B2</td> <td>黒</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		A・Bケーブル			ピン	信号	線色	A	U	赤	B	V	白	C	W	青	D	FG	YG	E	B1	黒	F	B2	黒	G	-	-									
A・Bケーブル																																																																																																																																											
ピン	信号	線色																																																																																																																																									
A	B1	黒																																																																																																																																									
B	B2	黒																																																																																																																																									
A・Bケーブル																																																																																																																																											
ピン	信号	線色																																																																																																																																									
A	U	赤																																																																																																																																									
B	V	白																																																																																																																																									
C	W	青																																																																																																																																									
D	FG	YG																																																																																																																																									
E	-	-																																																																																																																																									
F	-	-																																																																																																																																									
G	B1	黒																																																																																																																																									
H	B2	黒																																																																																																																																									
A・Bケーブル																																																																																																																																											
ピン	信号	線色																																																																																																																																									
A	B1	黒																																																																																																																																									
B	B2	黒																																																																																																																																									
ケーブルタイプ																																																																																																																																											
ピン	信号	A・B	C・D																																																																																																																																								
A	U	赤	黒/1																																																																																																																																								
B	V	白	黒/2																																																																																																																																								
C	W	青	黒/3																																																																																																																																								
D	FG	YG	YG																																																																																																																																								
E	-	-	-																																																																																																																																								
F	-	-	-																																																																																																																																								
G	B1	黒	黒/4																																																																																																																																								
H	B2	黒	黒/5																																																																																																																																								
A・Bケーブル																																																																																																																																											
ピン	信号	線色																																																																																																																																									
A	U	赤																																																																																																																																									
B	V	白																																																																																																																																									
C	W	青																																																																																																																																									
D	FG	YG																																																																																																																																									
E	B1	黒																																																																																																																																									
F	B2	黒																																																																																																																																									
G	-	-																																																																																																																																									
※機器側嵌合面から見た図		※機器側嵌合面から見た図		※機器側嵌合面から見た図		※機器側嵌合面から見た図		※機器側嵌合面から見た図																																																																																																																																			
※B1・B2の極性はありませぬ		※B1・B2の極性はありませぬ		※B1・B2の極性はありませぬ		※B1・B2の極性はありませぬ		※B1・B2の極性はありませぬ																																																																																																																																			