

端子台ボックス

Webなら盤用パーツ多数掲載!

ミスミ

センサアンプボックス(扉式透明フタタイプ)



ココが
特長

表示部が目視できる ファイバセンサアンプ収納ボックス

- 扉開閉式でアンプの設定作業が楽に行えます。
- 海外向け装置への取付を想定した頑丈なつくりと保守性・安全性を考慮した仕様です。
- 側面の長穴高さをファイバ挿入位置に合わせました。
- センサアンプの連結に対応できるサイズバリエーション。
- 専用DINレールもご用意しております。

2D
CAD 鉛筆マーク 固定
サイズ スチール

在庫品

CAD

RoHS

在庫品出荷に関して
在庫品はPM6:00迄のご注文で
当日出荷致します。



Order
注文例

型番 色
BXT-SA80 K

塗装色

焼付塗装



K: クリーム
近似マンセル値
2.5Y9/1



G: グレイ
近似マンセル値
5Y7/1

構成部品

板厚 (扉・本体)		1.5mm
材質・仕様	扉	SPCC 焼付塗装
	本体	SPCC 焼付塗装
	ゴムパッキン	EPDM t1.0
	透明パネル	※アクリル t1.0/t1.2
	バチン錠(南京錠取付穴付き)	SUS304 バレル仕上げ
	バチン錠取付ネジ	SUS304 皿M3×6
	蝶番	SUS304 バレル仕上げ
	蝶番取付ネジ	SUS304 なべM3×5
	かしめボス	SUS303(ネジ穴M4タップ、有効深さ8mm)
	膜付きクロメット(長穴タイプ)	EPDM
専用DINレール		A6063S-T5 アルマイト処理

※アクリルの板厚が一部1.2mmへ変更となりました。最新の情報はWEBをご確認ください。



1台単位

側面長穴無し		¥通常単価			自重 (kg)	側面長穴有り		¥通常単価			自重 (kg)
型番	色	1~9個	10~19個	20~99個		型番	色	1~9個	10~19個	20~99個	
BXT-SA80	K (クリーム)	2,380	2,150	1,910	0.6	BXGT-SA80	K (クリーム)	2,530	2,280	2,030	0.6
BXT-SA105		2,500	2,250	2,000	0.65	BXGT-SA105		2,660	2,400	2,130	0.65
BXT-SA120		2,600	2,340	2,080	0.72	BXGT-SA120		2,760	2,490	2,210	0.72
BXT-SA150	G (グレイ)	2,790	2,520	2,240	0.85	BXGT-SA150	G (グレイ)	3,100	2,790	2,480	0.85
BXT-SA200		3,090	2,790	2,480	1.01	BXGT-SA200		3,400	3,060	2,720	1.01

※ご注文の際は、型番と色の間にハイフンが必要です。

ファイバセンサアンプ収納例




南京錠取付穴




外形図(※型番BXGTシリーズのみ側面にグロメット用の長穴が開いております。)

(单位: mm)


BXT/BXGT-SA80

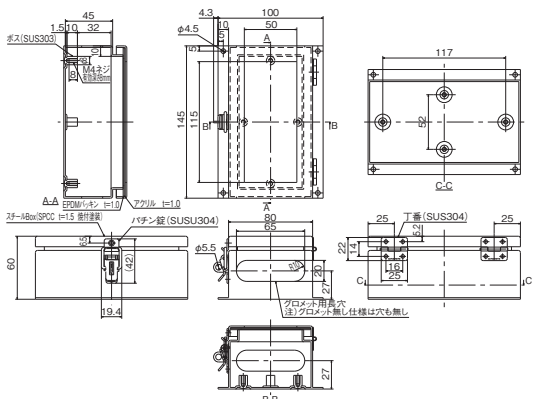


BXT/BXGT-SA105

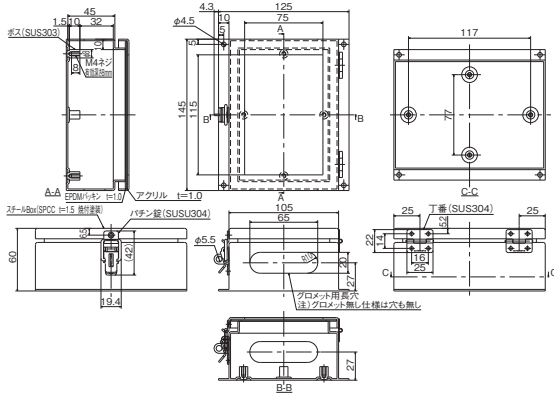


BXT/BXGT-SA120

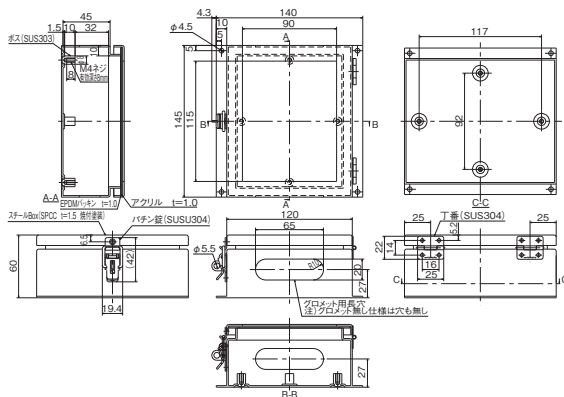


BXT/BXGT-SA150

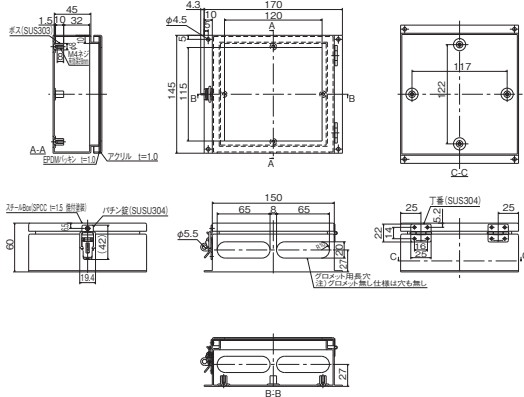

BXT/BXGT-SA200

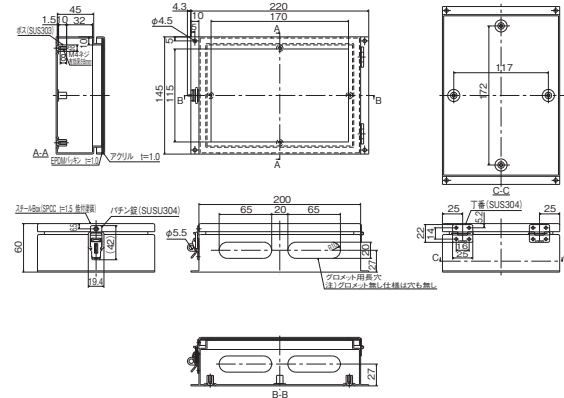

膜付きグロメット(共通)

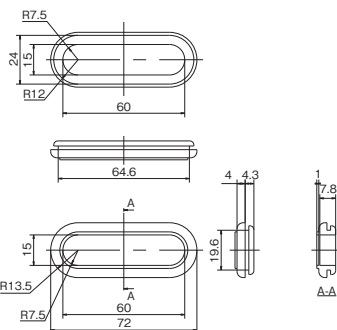

DINレール取付例



●DINレールはヨコ・タテ
両方向に取付可能

専用DINレール(35mm幅)

専用DINレール 型番	ボスピッチ (mm)	対応ボックス 型番	¥通常単価	¥スライド単価	
			1～9個	10～19個	20～99個
BXDR-70	52	BXT/BXGT-SA80	270	250	220
BXDR-95	77	BXT/BXGT-SA105	270	250	220
BXDR-110	92	BXT/BXGT-SA120	270	250	220
BXDR-140	122	BXT/BXGT-SA150	290	270	240
BXDR-190	172	BXT/BXGT-SA200	320	290	260
BXDR-135	117	全ボックス共通	290	270	240

アルミ・
プラボックス

アルミ・
プラボックス
(穴加工対応品)

スイッチ
ボックス

端子台
ボックス