


盤用ケーブルクランプ

Webなら盤用パーツ多数掲載!


ミスミ

ケーブルクランプ スチールタイプ

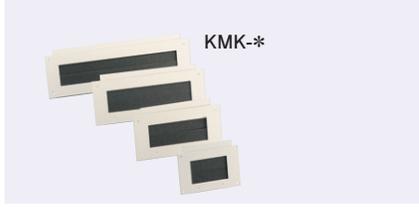

KMG-*

KMP-*

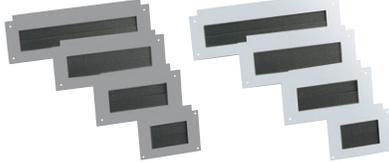

ココが
特長

ケーブル出入口が広く作業性抜群!

- 軟質ウレタンフォームを使用しており外部からのゴミやほこりの侵入を防止します。
- 六角および十字ドライバーで締付け可能なスクリューを使用しています。
- クリーム色に加えて、グレイ色を品揃え。
- 表面に無電解ニッケルメッキを施した商品も品揃えしました。

粉体塗装 スチール

在庫品

RoHS

注意

- ・防水防塵構造ではありません。屋内での使用をお勧めします。
- KMK・KMGについて
 - ・タップ加工後に塗装しているため、ねじ山に塗料の付いた状態で出荷します。
- KMPIについて
 - ・デザイン上尖った部分がありますので取り扱いにはご注意ください。



Order
注文例

型番
KMK-100

基本仕様

■本体

材質	SPHC
板厚	1.6mm

■表面仕上げ


KMK	粉体塗装 近似マンセル値2.5Y9/1
KMG	粉体塗装 近似マンセル値5Y7/1
KMP	無電解ニッケルメッキ

■軟質ウレタンフォーム

見掛け密度	45.8kg/m ³	75%圧縮残留歪	7.7%
40%硬さ	533.1N	耐熱温度	70℃以下
引張り強さ	248.7kPa	導電性	なし
伸び	95%	色	グレー
引裂き強さ	8.9N/cm		

外形図

(単位: mm)

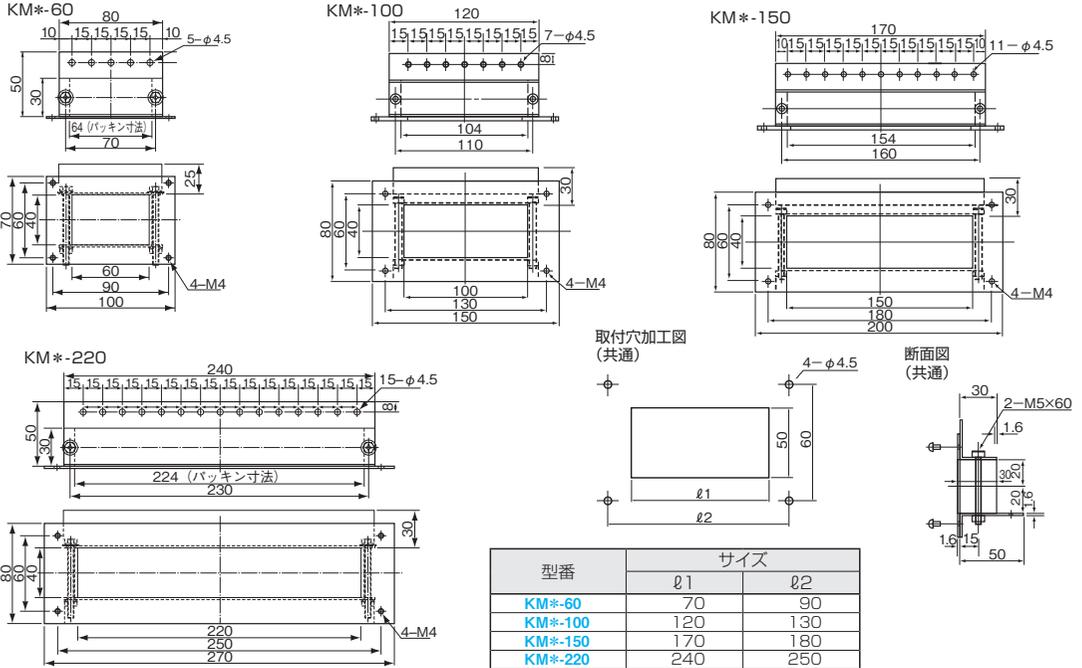

1個単位

型番	グレイ	クリーム	重さ(g)	¥通常単価		
				1個~19個	20個~29個	30個~99個
KMG-60	KMK-60		200	1,160	1,080	1,020
KMG-100	KMK-100		320	1,540	1,440	1,360
KMG-150	KMK-150		430	1,750	1,630	1,540
KMG-220	KMK-220		580	2,450	2,290	2,160

1個単位

型番	重さ(g)	¥通常単価		
		1個~19個	20個~29個	30個~99個
無電解ニッケルメッキ				
KMP-60	200	1,430	1,330	1,260
KMP-100	320	2,050	1,910	1,810
KMP-150	430	2,290	2,140	2,020
KMP-220	580	3,160	2,950	2,790

ミスミ VONA 制御部品・PC部品 検索
WEBなら国内外120メーカー以上取扱い!

●通常単価・数量・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。