

# LED照明

Webなら盤・キャビネット5万円以上取扱い!

ミスミ

## LZ13シリーズ 高照度



ココが  
特長

### 高輝度で30mmアルミフレームにジャストフィット

- アルミフレームの幅からはみ出さない最適なサイズ
- アルミフレームに取付容易な2点止め
- 長さは4タイプ。蛍光灯6W~40W相当の照度
- 日亜化学工業株式会社製LEDを採用。国内製
- LZ13-555A-Wを追加。従来品より3%明るく、約24%プライズダウン

白色  
LED

 
在庫品

RoHS



- ・LED素子には発光色、明るさにバラつきがあるため、同じ型番でも若干発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・調光機能がついた電源または機器に接続しないでください。

### 照度比較 (取付高さ: 0.5m)



1台単位



Order  
注文例

|      |     |      |
|------|-----|------|
| 型番   | 長さ  | LED色 |
| LZ13 | 195 | W    |



| 型番   | 長さ   | LED色 | ¥通常単価  |        |       |
|------|------|------|--------|--------|-------|
|      |      |      | 1~2台   | 3~8台   | 9台~   |
| LZ13 | 135  | W(白) | 4,800  | 4,400  | 4,200 |
|      | 195  |      | 7,200  | 6,700  | 6,400 |
|      | 280  |      | 5,500  | 5,200  | 5,000 |
|      | 555A |      | 11,000 | 10,100 | 9,600 |



Example  
使用方法

### 取付例

30mmアルミフレームにジャストフィット



### 仕様

| 型番         | LZ13-135-W                        | LZ13-195-W                               | LZ13-280-W    | LZ13-555A-W     |
|------------|-----------------------------------|--|---------------|-----------------|
| 照度(ルクス)    | 0.5m<br>125lx<br>1.0m<br>26lx     | 280lx<br>69lx                            | 240lx<br>59lx | 1080lx<br>285lx |
| 全光束(ルーメン)  | 78lm                              | 226lm                                    | 150lm         | 905lm           |
| LED色       | 白色(7000~9000K)                    |  |               |                 |
| 入力電圧       | DC24V ± 5%                        |  |               |                 |
| 入力電流       | 140mA                             | 180mA                                    | 240mA         | 700mA           |
| 消費電力       | 3.4W                              | 4.4W                                     | 5.8W          | 16.8W           |
| 動作環境       | 温度: -5~+40°C、湿度: 45~85%RH(結露なきこと) |  |               |                 |
| 絶縁抵抗       | 100MΩ以上(DC500Vメガーにて): 充電部-非充電部間   |  |               |                 |
| 耐電圧        | AC1000V(1分間): 充電部-非充電部間           |  |               |                 |
| 配光角度       | 約120°                             |  |               |                 |
| LED寿命      | 40,000時間(光束70%以下)                 |  |               |                 |
| 保護等級       | IP30                              |  |               |                 |
| 材質         | 本体                                | アルミ 白アルマイト処理                             |               |                 |
|            | 前面カバー                             | アクリル                                     |               |                 |
|            | ケーブル                              | ミスミ NAVC-27-1PS(0.12mm <sup>2</sup> ×2C) |               |                 |
| ケーブルの曲げ半径  | 13mm以上                            |  |               |                 |
| 質量(ケーブル含む) | 73g                               | 90g                                      | 118g          | 205g            |

### 点灯イメージ




### 外観



### 外形図

(単位: mm)

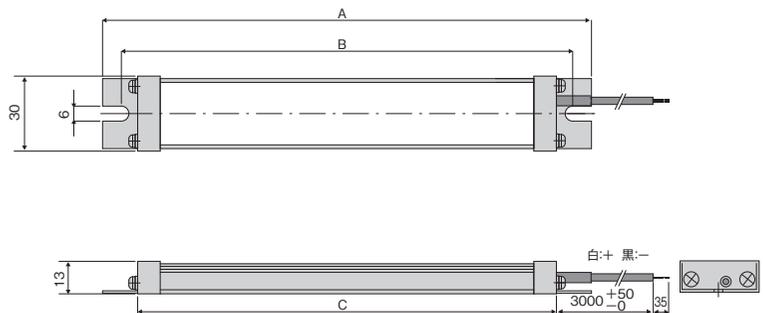

| 型番          | 寸法(mm) |     |     |
|-------------|--------|-----|-----|
|             | A      | B   | C   |
| LZ13-135-W  | 135    | 120 | 107 |
| LZ13-195-W  | 195    | 180 | 167 |
| LZ13-280-W  | 280    | 265 | 252 |
| LZ13-555A-W | 555    | 540 | 527 |