

LED照明

Webなら盤用パーツ多数掲載!

ミスミ

LZ23シリーズ 防滴・耐油・高照度



白色LED IP64f

在庫品

RoHS



ココが特長

角度調整により取付け自由度が向上

- 切削油の飛散に耐えるIP64f構造
- アルミフレーム(30mmピッチ)に取付容易な4点止め
- 日亜化学工業株LEDを採用。国内製



ご注意

- ・ LED素子には発光色、明るさにバラツキがあるため、同じ型番でも若干発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ 調光機能がついた電源または機器に接続しないでください。

照度比較 (取付高さ: 0.5m)



Order 注文例

型番	長さ	LED色
LZ23	207	W



型番	長さ	LED色	1台単位		
			¥通常単価 1~2台	¥スライド単価 3~8台	9台~
LZ23	207	W(白)	9,800	9,200	8,800
	291		12,700	12,000	11,500
	375		15,600	14,900	14,300
	469		18,500	17,500	16,600



Example 使用方法

取付例


30mm×60mmアルミフレームにジャストフィット



仕様

型番		LZ23-207-W	LZ23-291-W	LZ23-375-W	LZ23-469-W
照度(ルクス)	0.5m	680lx	1510lx	2010lx	2770lx
	1.0m	170lx	380lx	530lx	750lx
全光束(ルーメン)		300lm	610lm	910lm	1220lm
LED色		白色(7000~9000K)			
入力電圧		DC24V ± 5%			
入力電流		240mA	490mA	730mA	1000mA
消費電力		6.0W	12W	18W	24W
動作環境		温度: -5~+50°C、湿度: 45~85%RH(結露なきこと)			
絶縁抵抗		100MΩ以上(DC500Vメガーにて): 充電部-非充電部間			
耐電圧		AC1000V(1分間): 充電部-非充電部間			
配光角度		約120°			
LED寿命		40,000時間(光束70%以下)			
保護等級		IP64f			
材質	本体	アルミ 白アルマイト処理			
	前面カバー	強化ガラス			
	保護カバー	ステンレス			
	拡散板	ポリプロピレン			
	ケーブル	ミスミ NA251 7T-20-2(0.5mm ^φ ×2C)			
ケーブルの曲げ半径		36mm以上			
質量(ケーブル含む)		460g	600g	730g	870g

点灯イメージ

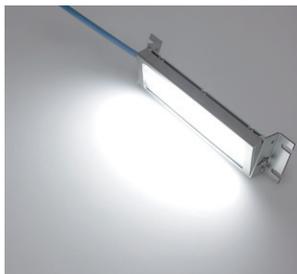


外観



外形図

(単位: mm)

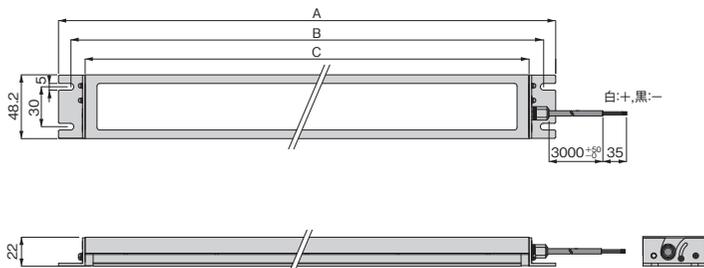

型番	寸法(mm)		
	A	B	C
LZ23-207-W	207	189	167
LZ23-291-W	291	273	251
LZ23-375-W	375	357	335
LZ23-469-W	469	451	429

