



ミスミ

配線固定ステッカー(スチール製・樹脂コーティング)

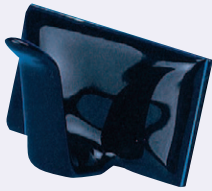


※ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
※外觀および仕様は、予告なく変更することがあります。

使用例

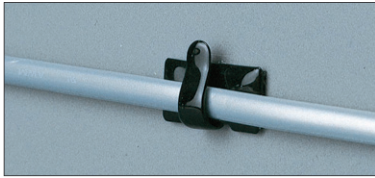

絶縁性に優れた配線固定ステッカー

 - ビニールコーティングされているため、絶縁性に優れ、ケーブル被覆を傷つける心配がありません。
- 両面テープにより、パネル、壁など任意の位置に取付可能な配線固定具です。




在庫品



仕様

材質	スチール(塩化ビニールコーティング)
使用温度範囲	-10℃~+90℃
色	黒

外形図

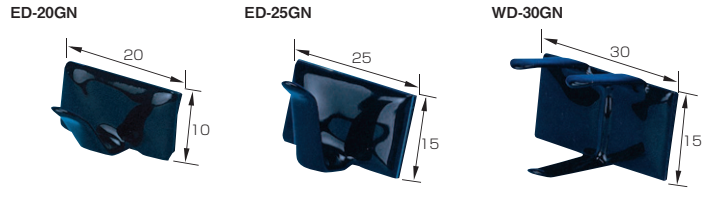

1パック単位 100個入



Order
注文例

型番	バック入数
ED-25GN	100P

(単位: mm)


型番	バック入数	適合電線外径	高さ (電線固定時)	重量 (g/個)	¥通常単価
					1~4バック
ED-20GN	100P (100個入)	2.5~3	12	1.4	1,810
ED-25GN		5~7	20	2.8	2,110
WD-30GN		10~12	18	3.8	2,410

カメダデンキ

ステンレスハイステッカー



使用例

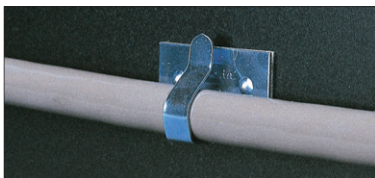

防錆性に優れたステンレス製配線固定ステッカー

- 両面テープにより、パネル、壁など任意の位置に取付可能な配線固定具です。
- ステンレス製でさびにくいいため、湿気が多い場所での使用に最適です。




在庫品



仕様

材質	ステンレス(SUS304)
使用温度範囲	-10℃~+90℃

外形図

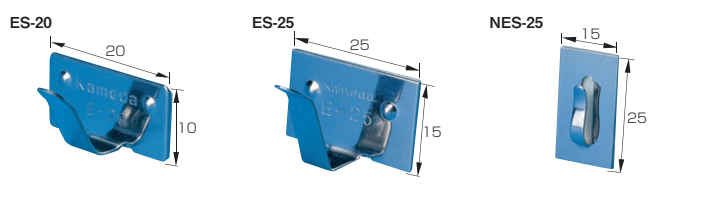

1パック単位 100個入



Order
注文例

型番	バック入数
ES-25	100P

(単位: mm)

型番	バック入数	適合電線外径	高さ (電線固定時)	重量 (g/個)	¥通常単価
					1~4バック
ES-20	(100個入)	3~4	12	1.2	1,154
ES-25		5~7	20	2.2	1,538
NES-25		3~5	10	1.7	1,538

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。