


ミスミ

基板サポータ/ネジ止め両面テープタイプ

T-350-100P

T-600-100P

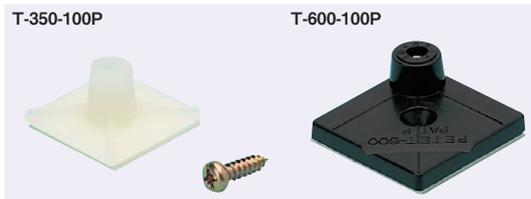

ココが  
特長

両面テープ付き、基板サポータ

- サポータの取付け面が両面テープです。シャーシやパネルの穴加工が不要となり取付作業の省力化に役立ちます。基板の取付けはネジ止め式です。

在庫品

RoHS




ご注意

- ・サポータと基板とをネジ締めしてから張り付けてください。被接着面の汚れを拭き取り、指で強く押し付けてください。一度使用したら再使用できません。
- ・ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
- ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

仕様

	T-350	T-600
材質	66ナイロン	ABS樹脂
色	ナチュラル	黒
使用温度範囲	-20℃~+80℃	-20℃~+80℃
適用取付ネジ	付属タッピングネジ3×10 ビスの着脱は2回以内まで 締付トルク・4.1kgf・cm以内	M3-6~10
自重	約1.8g	約2.6g
安全荷重	約380g	約600g

外形図

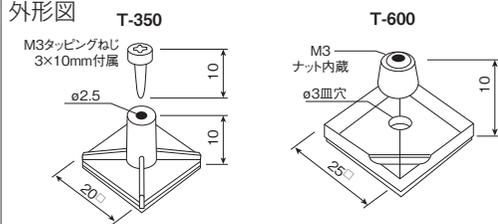

1パック単位 100個入

型番	¥通常単価 1~4パック
T-350-100P	2,950
T-600-100P	3,780



Order  
注文例

型番  
T-600-100P

ミスミ

X型基板ナイロンサポータ(両支えタイプ)



ココが  
特長

基盤固定用にお奨め

- 基盤に押し込むだけで固定が出来ます。
- 基盤の固定やスペーサとして使えます。

UL

在庫品

RoHS



ご注意

- ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

仕様

材質	ナイロン66 UL94V-2
色	ホワイト




1パック単位 100個入

型番	A寸法 (mm)	¥通常単価 1~4パック
CS-0305-100P	4.8	550
CS-0406-100P	6.4	560
CS-0610-100P	9.3	630
CS-0813-100P	12.7	700
CS-1016-100P	15.9	740
CS-1422-100P	22.2	880

寸法図

(単位: mm)

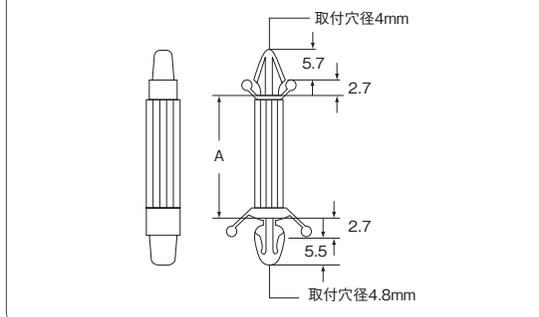

Order  
注文例

型番  
CS-0305-100P

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。

ミスミ VONA 配線部品 検索

WEBなら国内外メーカーの商品48万点以上!!

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。  
●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。