



ミスミ

中継アダプタ・UTP

中継タイプ・UTP・CAT5e(ストレート結線)



NW080-RJ45-C5-WHR

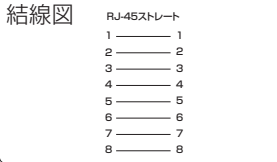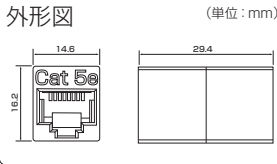

CAT5e UL

在庫品

RoHS

- ココが特長** **ストレート結線のCAT5e中継コネクタ!**
- RJ45LANケーブルを直接挿入して中継できる商品です。
 - パネル取付は不可能です。
 - 従来品と比べて奥行きが25%縮小しました。

仕様

コネクタ	RJ45(メス)
カテゴリ	CAT5e
外径寸法(mm)	14.6(W)×29.4(D)×16.2(H)
結線	ストレート
難燃グレード	94V-0
使用温度範囲	-10~60℃
保管温度範囲	-40~68℃
定格電圧	1,000V
定格電流	1.5A
材質	ハウジング ABS
コンタクト	下処理→ニッケル、仕上げ→金メッキ

1個単位



型番	¥通常単価		¥スライド単価	
	1~9個	10~29個	30個~	
NW080-RJ45-C5-WHR	630	470	465	



Order 注文例


型番
NW080-RJ45-C5-WHR

LANケーブル



電話線 (RJ11)

光ファイバーケーブル

中継タイプ・UTP・CAT6(ストレート結線)

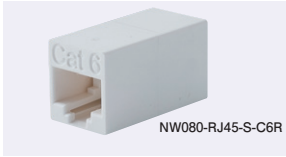

NW080-RJ45-S-C6R

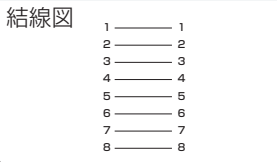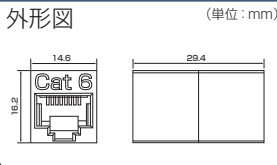

CAT6 UL

在庫品

RoHS

- ココが特長** **ストレート結線のCAT6中継コネクタ!**
- RJ45LANケーブルを直接挿入して中継できる商品です。
 - パネル取付は不可能です。

仕様

コネクタ	RJ45(メス)
カテゴリ	CAT6
外径寸法(mm)	14.6(W)×29.4(D)×16.2(H)
結線	ストレート
難燃グレード	94V-0
使用温度範囲	-10~60℃
保管温度範囲	-40~68℃
定格電圧	1,000V
定格電流	1.5A
材質	ハウジング ABS
コンタクト	下処理→ニッケル、仕上げ→金メッキ

1個単位




型番	¥通常単価		¥スライド単価	
	1~9個	10~29個	30~49個	50~99個
NW080-RJ45-S-C6R	620	600	570	540





Order 注文例

型番
NW080-RJ45-S-C6R

中継タイプ・UTP(クロス結線)

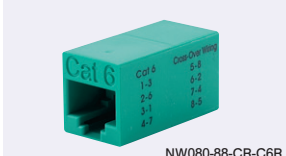

NW080-88-CR-C6R

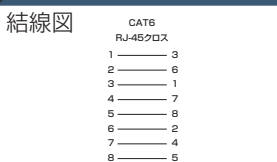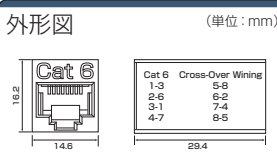

CAT6 UL

在庫品

RoHS

- ココが特長** **クロス結線のCAT6中継コネクタ!**
- RJ45LANケーブルを直接挿入して中継できる商品です。
 - パネル取付は不可能です。

仕様

コネクタ	RJ45(メス)
カテゴリ	CAT6
外径寸法(mm)	14.6(W)×29.4(D)×16.2(H)
結線	クロス
難燃グレード	94V-0
材質	ハウジング ABS
コンタクト	下処理→ニッケル、仕上げ→金メッキ

※FLUKE試験は行っていません。

1個単位



型番	¥通常単価		¥スライド単価	
	1~9個	10~29個	30個~	
NW080-88-CR-C6R	679	519	504	



Order 注文例

型番
NW080-88-CR-C6R

ミスミ VONA 配線部品 検索

WEBなら当日・翌日出荷3万点以上!!

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。