

グローバルハーネスシリーズ 即出荷丸型ケーブルタイプ

RoHS

ココが
特長

Global Harness Series

日本、中国で型式を変更せずに現地購入可能!

- 日本・中国で共通型式を採用しました。
- 各国で在庫し最短で当日出荷可能です。
- グローバルにビジネスを展開するお客様の現地調達をサポートします。
- 豊富な在庫により中ロットにも対応可能



ご注意

- ・外観及び仕様は、予告無く変更することがあります。
- ・ZHHIFSはGlobal Harness Seriesではありません。
- ・使用される機器メーカーによりコネクタ配列の考え方が異なる場合がありますのでご注意ください。

結線・緑色ページ ▶2558

Delivery
納期

1本から注文OK!

出荷日

1~20本 翌日(当日)

21本~ 都度見積

当日出荷は、17時まで都度お申し込みください。

在庫品

お値引き

10~19本	20~49本	50本~
5%	10%	15%

指定長(m)	~0.9	1~2
公差	+20mm	+50mm

※指定長の公差は上記の通りになります。

Order
注文例

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	芯数	指定長(m)
MHJK	S	20	3

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	外形イメージ図	ケーブル仕様	芯数	指定長(m)	基準単価	
						1m	3m
MHJK	S (メス)		UL20276 AWG28 1重シールド 30V UL 黒色	20	1 3	¥650	¥980
				34		¥810	¥1,180
				40		¥870	¥1,380

Order
注文例

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	芯数	指定長(m)
ZHHIFS	SS-B	20	0.5

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	外形イメージ図(単位: mm)	ケーブル仕様	芯数	指定長(m)	基準単価			
						0.5m	1m	2m	3m
ZHHIFS ヒロセ電機	SS-B (メス・メス)		NA2464 AWG28 ツイストペア 1重シールド 300V UL 紺色	20	0.5	¥1,449	¥1,610	¥1,932	¥2,254
				34	1	¥2,024	¥2,254	¥2,714	¥3,174
				40	2	¥2,128	¥2,404	¥2,979	¥3,542
				50*	3	¥2,542	¥2,829	¥3,393	¥3,968

*ガイドキーが中央に1つのタイプです。ガイドキー2つのコネクタが実装された機器や端子台には接続できませんので事前にご確認ください。


¥***

新価格

適用開始時期に関しては ▶0101ページ

即出荷 フラットケーブルタイプ

RoHS

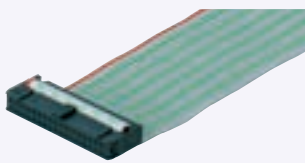ココが
特長

最短納期でお届け!人気の長さ・芯数に特化しました

- PLCの入出力ユニットなどに使用できます。
- コネクタは全品高信頼の日本製(ヒロセ電機製)を採用。
- ケーブルも全品高信頼の日本製(沖電線製)を採用。

結線図

全線ストレート結線

1	1
2	2
49	49
50	50

自由長ハーネスページ ▶2237

部材ページ ▶2243

(MILSF,Aケーブルと同仕様)

Delivery
納期

1本から注文OK!

出荷日

1~10本 翌日(当日)

11本~ 都度見積

当日出荷は、17時まで都度お申し込みください。

在庫品

お値引き

10~19本	20~29本	30本~
2%	4%	7%

指定長(m)	~0.9	1~2
公差	+20mm	+50mm

※指定長の公差は上記の通りになります。

Order
注文例

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	芯数	指定長(m)
ZHMILSF	SS-A	20	0.5

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	外形イメージ図	芯数	指定長(m)	基準単価		
					0.5m	1m	2m
ZHMILSF ヒロセ電機	S-A (メス)		20	0.5	—	—	¥570
			26		—	—	¥6,557
			34		—	—	¥795
			40		—	—	¥909
			50*		—	—	¥1,235
	SS-A (メス・メス)		20	1	¥750	¥805	¥918
			26		¥822	¥892	¥1,034
			34		¥936	¥1,029	¥1,216
			40		¥1,166	¥1,301	¥1,571
			50*		¥1,363	¥1,520	¥1,838
			20	2	—	—	—
			26		—	—	—

*ガイドキーが中央に1つのタイプです。ガイドキー2つのコネクタが実装された機器や端子台には接続できませんので事前にご確認ください。

¥***

新価格

適用開始時期に関しては ▶0101ページ

コネクタ
ハーネス角型
ハーネスDsub
コネクタハーネスMILソケット
コネクタハーネスFCN
コネクタハーネスコネクタ変換・分岐
ハーネスセントロニクス
コネクタハーネスIEEE1284
ハーフピッチ
コネクタハーネスMR
コネクタハーネスPCR
ハーフピッチ
コネクタハーネスPCS
ハーフピッチ
コネクタハーネスHDRA・HOR
コネクタハーネスDX31
ハーフピッチ
コネクタハーネス8840
ハーフピッチ
コネクタハーネスHan防水
コネクタハーネス

2012.9


2013.8

2228

MILソケットコネクタハーネス

即出荷 汎用圧接タイプ

RoHS

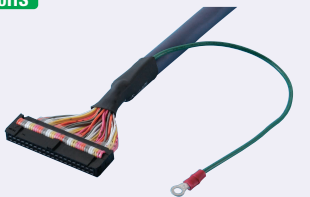

指定長 (m)	~0.9	1~4	4.1~5
公差	+20mm	+50mm	+全長の3%

※指定長の公差は上記の通りになります。



Order
注文例

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	ケーブルタイプ	芯数	指定長 (m)
BLHIFS	S	SB	20	0.6

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	外形イメージ図 (単位: mm)	ケーブルタイプ	芯数	指定長 (m)	基準単価			
						0.6m	1.1m	1.6m	2.1m
BLHIFS ヒロセ電機	S (メス)	 CN1メス	SB SS30WS AWG28 ツイストペア 2重シールド 30V UL 黒色	20	0.6	¥620	¥710	¥800	¥890
				34	0.6	¥880	¥1,000	¥1,070	¥1,200
				40	1.1	¥910	¥960	¥1,130	¥1,190
			E NA2464 AWG28 ツイストペア 1重シールド 300V UL 紺色	20	1.6	¥650	¥710	¥780	¥890
				34	2.1	¥820	¥910	¥1,010	¥1,180
				40	2.1	¥880	¥960	¥1,180	¥1,340

ココが
特長

最短納期でお届け!人気の長さ・芯数に特化しました

- PLCの入出力ユニットなどに使用できます。
- 片側切り落としタイプを新しく追加しました。ケーブルタイプの選択ができます。
- 片側切り落としは加工余長10cmをもうけて、ピッタリ設計できます。
- 短納期と低価格を実現したミスミオリジナル商品。



ご注意

・使用される機器メーカーによりコンタクト配列の考え方が異なる場合がありますのでご注意ください。

結線・線色ページ [▶2546](#)
自由長ハーネスページ [▶2233](#)
部材ページ [▶2243](#)



Delivery
納期

1本から注文OK!

出荷日

1~10本	翌日 (当日)
11本~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

お値引き

50~99本	10%
100本~	23%

コネクタ
ハーネス

角型
ハーネス

Dsub
コネクタハーネス

MILソケット
コネクタハーネス

FCN
コネクタハーネス

セントロックス
コネクタハーネス

IEEE1284
ハーフピッチ
コネクタハーネス

MR
コネクタハーネス

PCR
ハーフピッチ
コネクタハーネス

PCS
ハーフピッチ
コネクタハーネス

HDRA・HDR
コネクタハーネス

DX31
ハーフピッチ
コネクタハーネス

8840
ハーフピッチ
コネクタハーネス

Han防水
コネクタハーネス

コネクタ変換・分岐
ハーネス

2011.9
▼
2012.8

2228