


FCNコネクタハーネス

即出荷 汎用フードタイプ 片側切り落とし

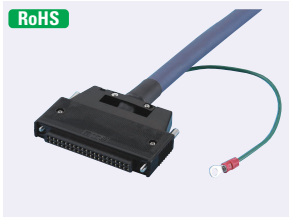

結線・線色ページ **2546**
自由長ハーネスページ **2249**
部材ページ **2256**

- ココが特長** **最短納期でお届け!**
人気の長さ・芯数に特化しました
- 富士通コネクタを使用したハーネスです。
 - 片側切り落としタイプを新しく追加しました。ケーブルタイプの選択ができます。
 - 加工余長10cmをもうけて、ピッタリ設計できます。
 - 短納期と低価格を実現したミスミオリジナル商品。



1本から注文OK!

出荷日

1~10本 **翌日(当日)**

11本~ **都度見積**

当日出荷は、17時までにご注文ください。

在庫品

指定長(m)	~0.9	1~4	4.1~5
公差	+20mm	+50mm	+全長の3%

※指定長の公差は上記の通りになります。

ハーネス
選定方法

角型
ハーネス

丸型
ハーネス

同軸
ハーネス

ナイロン
ハーネス

カスタム
ハーネス

ハーネス資料




コネクタタイプ	BLFCN	形状	SSO	ケーブルタイプ	SB	芯数	40	指定長(m)	0.6
---------	-------	----	-----	---------	----	----	----	--------	-----

お値引き		
50~99本	100~299本	300本~
3%	5%	都度見積

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	外形イメージ図(単位:mm)	ケーブルタイプ	芯数	指定長(m)	基準単価			
						0.6m	1.1m	1.6m	2.1m
BLFCN 富士通コンポーネント	SSO (メス)		SB SS30WS AWG28 ツイストペア 2重シールド 30V UL 黒色	40	0.6	¥1,390	¥1,530	¥1,680	¥1,820
					1.1				
					1.6				
					2.1	¥1,420	¥1,590	¥1,760	¥1,930

即出荷 AMP製フード使用タイプ

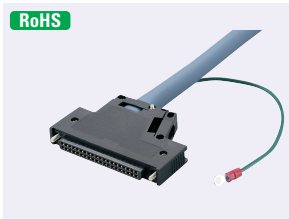

結線・線色ページ **2546**

- ココが特長** **最短納期でお届け!**
人気の長さ・芯数に特化しました
- AMP製フード使用のハーネスです。
 - FCN-361J0**AU(富士通コンポーネント)相当品です。
 - 地球環境を考えてミスミが独自開発をしたオリジナルケーブルを採用。



1本から注文OK!

出荷日

1~10本 **翌日(当日)**

11本~ **都度見積**

当日出荷は、17時までにご注文ください。

在庫品

指定長(m)	~0.9	1~4	4.1~5
公差	+20mm	+50mm	+全長の3%

※指定長の公差は上記の通りになります。



コネクタタイプ	ZFCNA	形状仕様タイプ	SSSO-A	芯数	40	指定長(m)	0.5
---------	-------	---------	--------	----	----	--------	-----

お値引き		
50~99本	100~299本	300本~
3%	5%	都度見積

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	外形イメージ図(単位:mm)	芯数	指定長(m)	基準単価					
					0.5m	1m	1.5m	2m	3m	5m
ZFCNA ハンダ式コネクタ M2.6 ネジロックタイプ AMP	SSSO-A (メス・メス)		40	0.5						
				1						
				1.5	¥2,570	¥2,750	¥2,930	¥3,110	¥3,480	¥4,280
				2						
				3						

2011.9
▼
2012.8

2245

設計変更でお探しの部品を見つけるなら **MISUMI VONA** カタログ

三菱電機・IDECのオプションケーブルも豊富な取扱い!



V1064 ページ



V1064 ページ



V1064 ページ

※上記商品は VONA カタログ掲載商品です