



記名板・保護カバー・止め金具

端子台

ブロック端子台

記名板



ココが特長

印字プリンターにて印字できます
●DINレール端子台、BN、BNHタイプ、UK10~35、UK210~225タイプに使用する記名板です。

規格表

型式	適合端子台 05105~5107ページ	重量(g)
BNM7	BN、BNHタイプ	7.2
KT-E	UK10~35、UK210~225タイプ	6



材質: PVC



型式	基準単価		スライド単価	
	1~9個	10~29個	30~99個	100個~
BNM7	¥45	¥42	¥40	
KT-E	¥50	¥48	¥45	



1個から注文OK!

出荷日
1~20個 翌日(当日)
21個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

記名板固定片



ココが特長

記名板抜け防止に使用します
●DINレール端子台BN、BNHタイプで記名板を使用する場合に、固定用として使います。
●重量: 0.1g

使用例



適合端子台 **05107ページ**
BN*, BNH*



型式	基準単価		スライド単価	
	1~4個	5~9個	10~19個	20個~
BNM3	¥50	¥20	¥18	¥15

¥*** 新価格 適用開始時期に関しては **0101ページ**



1個から注文OK!

出荷日
1~20個 翌日(当日)
21個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

絶縁保護カバー



ココが特長


端子台の絶縁保護に必須です
●DINレール端子台、BN、BNHタイプ、UK10~35、UK210~225タイプに使用する絶縁保護カバーです。
●ダクトカッターで切断できます。

規格表

型式	寸法(mm)		適合端子台 05105~5107ページ	重量(g)
	A	B		
BNC23	39.6	500	BN、BNHタイプ	20
BNC230	39.6	1000		40
KT15N-D	32	920	UK10、UK210	43
KG-D	9.8	920	UK210、215、225(2段端子台の下段用)	20
KT25-D	36.5	920	UK15、25、35、215、225	47



型式	パラチャージ	スライド単価		
	1~19個	20~29個	30~99個	100個~
BNC23		¥330	¥315	¥306
BNC230		¥660	¥630	¥613
KT15N-D	+¥100/個	¥300	¥280	¥276
KG-D		¥130	¥125	¥113
KT25-D		¥450	¥428	¥420

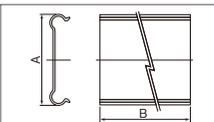

部 1~19個のご注文は基準単価+パラチャージを申し受けます。
【計算例】 BNC23 を2個ご注文の場合
(基準単価330円+パラチャージ100円)×2個=860円
パラチャージに関しては **0101ページ**



1個から注文OK!

出荷日
1~20個 翌日(当日)
21個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。


在庫品

一段端子台用止め金具



ココが特長

2段端子台など高さがある場合に有効です

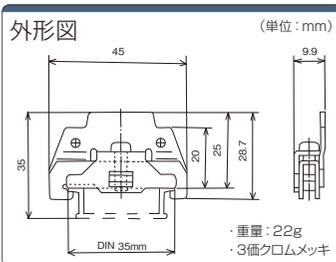

型式	基準単価		スライド単価	
	1~4個	5~9個	10~19個	20個~
HDV-2	¥190	¥90	¥85	¥80



1個から注文OK!

出荷日
1~30個 翌日(当日)
31個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



Order 注文例

型式 **HDV-2**