

鉛フリーハンダ

RoHS



SPARK-LS-08

ココが
特長

Sn-Pb系ハンダに負けない高信頼性鉛フリーハンダ

- 濡れ広がり、スルーホールのはんだ付けに対して優れた効果が得られます。
- ツノ、ブリッジが発生し難く狭ピッチ部品への作業にも適しています。
- JIS A級に該当、はんだ付け後も優れた耐腐食性、高絶縁性を示します。
- 溶融温度：227℃



型式	基準単価	線形	重さ	合金組織 (wt%)	含有量		絶縁抵抗値	広がり率
					フラックス	ハロゲン		
SPARK-LS-08	¥9,250	φ0.8	1kg	Sn-0.75Cu	3%	0.44%	5×10 ¹⁰ 以上	79%
SPARK-LS-10	¥9,500	φ1.0						
SPARK-LS-12	¥8,900	φ1.2						
SPARK-LS-16	¥8,700	φ1.6						
SPARK-M20-BAR	¥5,900	—	500g					



Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日

1~5個

3日目

6個~

都度見積

非在庫品



Order
注文例

型式

SPARK-LS-08

鉛フリーハンダ(やに入り)

RoHS



ココが
特長

ケース入りで持ち運びにも便利です



ご注意

重要事項

- ・鉛フリーハンダSD-53は、アメリカ合衆国特許法の理由で国内での使用と販売が出来ませんので、アメリカ合衆国への持ち込み(ただし、半田づけされた状態での持ち込みは除く)はご遠慮ください。
- ・持ち込まれた場合に発生するトラブルについての責任は負えません。
- ・外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。



Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日

1~5個

3日目

6個~

都度見積

非在庫品



型式	基準単価	成分/％				線径/φ (mm)	長さ/ (m)	重さ/ (g)	溶解温度 (℃)
		Sn	Ag	Bi	Cu				
SD-53	¥560	95.75	3.5	—	0.75	1	約3.3	約17	217~220

ハンダコテ台

RoHS



ココが
特長

省スペースコテ台です

- 寸法(mm)：110(幅)×80(奥行)×130(高)
- 重さ(g)：390



Order
注文例

型式

ST-11-KOTEDAI



型式	基準単価
ST-11-KOTEDAI	¥1,060



Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日

1~5個

3日目


6個~

都度見積

非在庫品

ハンダリール台

RoHS

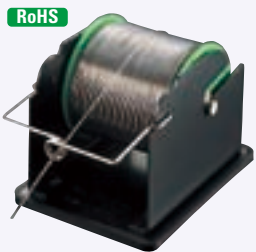

ココが
特長

糸はんだがスムーズに取り出せます

- 1kg巻きまで取付可。
- ハンダは付属しておりません



Order
注文例

型式

611-1



型式	基準単価
611-1	¥1,100



Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日

1~5個

翌日(当日)

6個~

都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

切断工具

電線剥き工具

ニッパー

圧接工具・
圧着工具

ピンセット・
レンチ

ドライバー

工具セット・
ツールボックス

ヒートガン

チューブ
プリンタ

テスター

ハンダ用品